

★ RNA4828-XL

Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:
0507673300000

Radial-Rollenlager RNA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

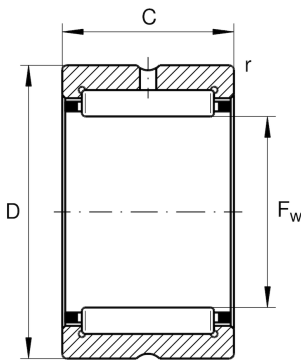

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,988 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	155 mm	Hüllkreis innen
D	175 mm	Außendurchmesser
B	35 mm	Breite
C_r	136.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	325.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	51.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	3.050 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	1.830 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
n_{gr}	1.870 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
C	35 mm	Breite des Außenringes