



IMAGE
COMING SOON



★ RNA4830-XL

Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:
0507673480000

Radial-Rollenlager RNA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

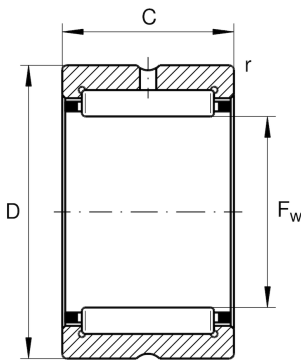

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	1,571 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	165 mm	Hüllkreis innen
D	190 mm	Außendurchmesser
C_r	172.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	400.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	63.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	2.850 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	1.710 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
n_{gr}	1.830 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
C	40 mm	Breite des Außenringes