

★ RNA4836-XL

Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:
0507673720000

Radial-Rollenlager RNA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

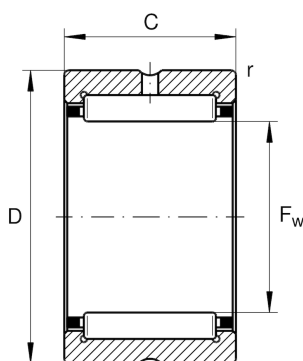

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	2,644 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	195 mm	Hüllkreis innen
D	225 mm	Außendurchmesser
B	45 mm	Breite
C_r	219.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	550.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	81.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	2.420 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	1.450 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
n_{gr}	1.510 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
C	45 mm	Breite des Außenringes