

## ★ RNA4844-XL

### Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0507674020000

Radial-Rollenlager RNA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

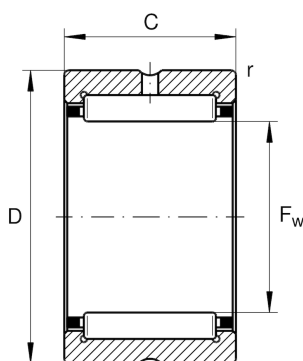

### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	3,585 kg	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	240 mm	Hüllkreis innen
$D$	270 mm	Außendurchmesser
$B$	50 mm	Breite
$C_r$	275.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	790.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	112.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	1.980 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	1.190 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{gr}$	1.130 1/min	Bezugsdrehzahl

### Abmessungen

$r_{\min}$	1,5 mm	Minimaler Kantenabstand
$C$	50 mm	Breite des Außenringes