



## ★ RNA49/22-XL

Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0506645300000

Radial-Rollenlager RNA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

### Technische Informationen

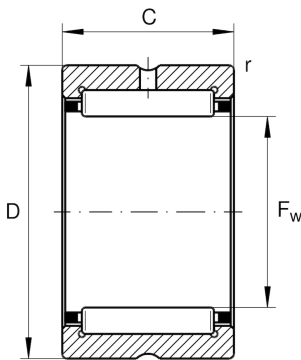

#### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	51,91 g	Gewicht

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	28 mm	Hüllkreis innen
$D$	39 mm	Außendurchmesser
$B$	17 mm	Breite
$C_r$	26.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	29.500 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	5.400 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	15.300 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	9.200 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{gr}$	8.600 1/min	Bezugsdrehzahl

#### Abmessungen

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
$C$	17 mm	Breite des Außenringes