

★ RNA49/28-XL

Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:
0506645490000

Radial-Rollenlager RNA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

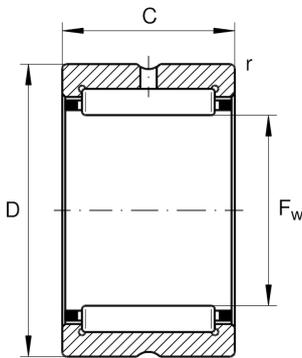

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	74,83 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	32 mm	Hüllkreis innen
D	45 mm	Außendurchmesser
B	17 mm	Breite
C_r	27.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	33.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	6.200 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	13.600 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	8.200 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
n_{gr}	7.600 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
C	17 mm	Breite des Außenringes

Zusätzliche Informationen

G32X45X4	Dichtring
----------	-----------