

★ RNA4901-XL

Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:
0506599520000

Radial-Rollenlager RNA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

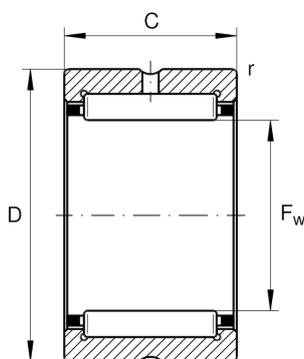

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,017 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	16 mm	Hüllkreis innen
D	24 mm	Außendurchmesser
B	13 mm	Breite
C_r	10.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	10.900 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	1.970 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	23.200 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	13.900 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
n_{gr}	15.300 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
C	13 mm	Breite des Außenringes

Zusätzliche Informationen

G16X24X3	Dichtring
SD16X24X3	Dichtring 2