

## ★ RNA4904-XL

### Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0506604460000

Radial-Rollenlager RNA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

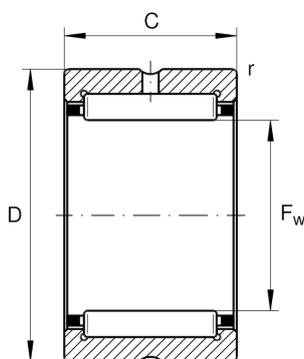

### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	55,595 g	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	25 mm	Hüllkreis innen
$D$	37 mm	Außendurchmesser
$B$	17 mm	Breite
$C_r$	23.700 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	25.500 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	4.700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	16.900 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	10.100 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{gr}$	9.900 1/min	Bezugsdrehzahl

### Abmessungen

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
$C$	17 mm	Breite des Außenringes