

## ★ RNA4906-XL

### Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0506604700000

Radial-Rollenlager RNA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

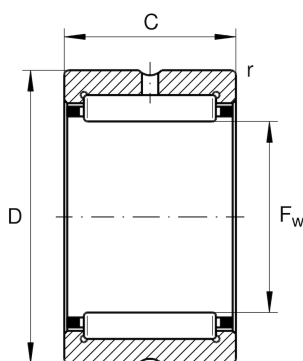

### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	70,36 g	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	35 mm	Hüllkreis innen
$D$	47 mm	Außendurchmesser
$B$	17 mm	Breite
$C_r$	28.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	35.500 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	6.600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	12.600 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	7.500 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{gr}$	6.900 1/min	Bezugsdrehzahl

### Abmessungen

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
$C$	17 mm	Breite des Außenringes