

★ RNA4907-XL

Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:
0506604890000

Radial-Rollenlager RNA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

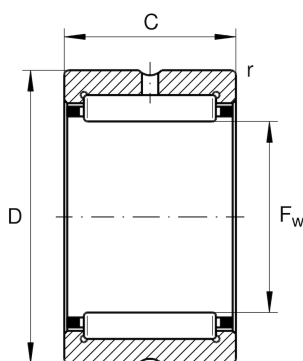

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,109 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	42 mm	Hüllkreis innen
D	55 mm	Außendurchmesser
B	20 mm	Breite
C_r	35.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	50.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	9.600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	10.700 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	6.400 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
n_{gr}	6.100 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
C	20 mm	Breite des Außenringes