



## ★ RNA4922-XL

Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0506729240000

Radial-Rollenlager RNA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

### Technische Informationen

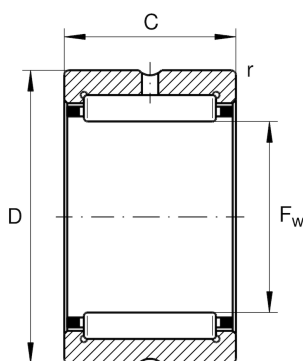

#### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	1,238 kg	Gewicht

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	125 mm	Hüllkreis innen
D	150 mm	Außendurchmesser
B	40 mm	Breite
$C_r$	149.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	290.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	48.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	3.700 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	2.220 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{gr}$	2.430 1/min	Bezugsdrehzahl

#### Abmessungen

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
C	40 mm	Breite des Außenringes