



IMAGE
COMING SOON



★ RNA4928-XL

Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:
0506730760000

Radial-Rollenlager RNA...-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

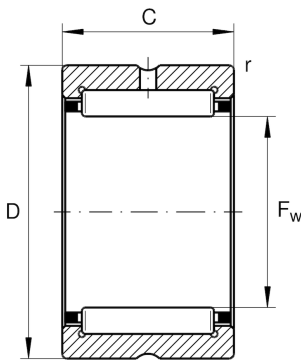

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	2,325 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	160 mm	Hüllkreis innen
D	190 mm	Außendurchmesser
C_r	237.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	500.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	79.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	2.900 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	1.740 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
n_{gr}	1.910 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	1,5 mm	Minimaler Kantenabstand
C	50 mm	Breite des Außenringes