

★ RNA4900-2RSR-XL

Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:
0507747860000

Nadellager RNA49...-2RSR, Maßreihe 49,
beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

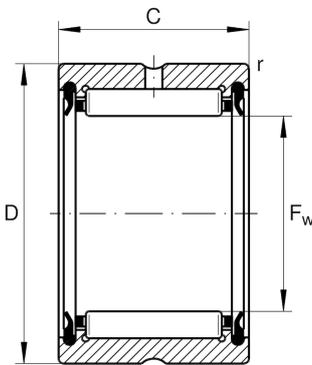

Temperaturbereich

T_{min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	100 °C	Betriebstemperatur max.
	0,016 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	14 mm	Hüllkreis innen
D	22 mm	Außendurchmesser
B	13 mm	Breite
C_r	7.700 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	6.900 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	1.390 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	14.800 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G Grease}$	14.800 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Abmessungen

r_{min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
C	13 mm	Breite des Außenringes