

★ RNA4901-2RSR-XL

Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:
0507747940000

Nadellager RNA49...-2RSR, Maßreihe 49,
beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

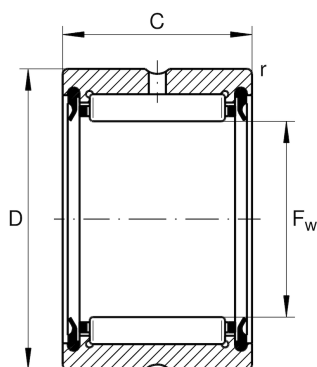

Temperaturbereich

T_{\min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	100 °C	Betriebstemperatur max.
	0,018 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	16 mm	Hüllkreis innen
D	24 mm	Außendurchmesser
B	13 mm	Breite
C_r	8.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	8.300 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	1.660 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	13.900 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	13.900 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
C	13 mm	Breite des Außenringes