

## ★ RNA4904-2RSR-XL

### Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0507748240000

Nadellager RNA49...-2RSR, Maßreihe 49,  
beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

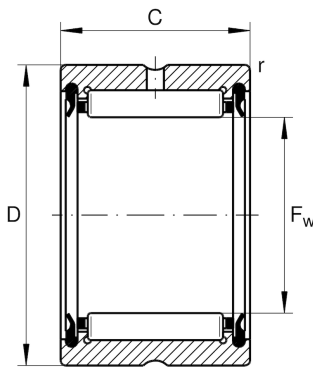

### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-20 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	100 °C	Betriebstemperatur max.
	54,53 g	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	25 mm	Hüllkreis innen
D	37 mm	Außendurchmesser
B	17 mm	Breite
$C_r$	19.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	19.900 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	3.800 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	10.100 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	10.100 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung

### Abmessungen

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
C	17 mm	Breite des Außenringes