

★ RNA4906-2RSR-XL

Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:
0507748400000

Nadellager RNA49...-2RSR, Maßreihe 49,
beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

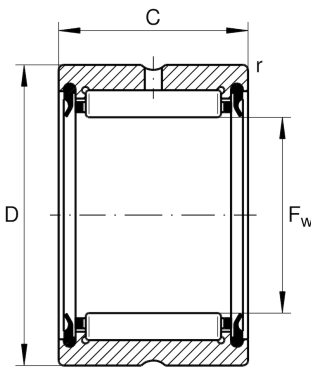

Temperaturbereich

T_{\min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	100 °C	Betriebstemperatur max.
	71,8 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	35 mm	Hüllkreis innen
D	47 mm	Außendurchmesser
B	17 mm	Breite
C_r	23.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	28.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	5.500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	7.500 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	7.500 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
C	17 mm	Breite des Außenringes