

## ★ RNA4907-2RSR-XL

### Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0507748590000

Nadellager RNA49...-2RSR, Maßreihe 49,  
beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

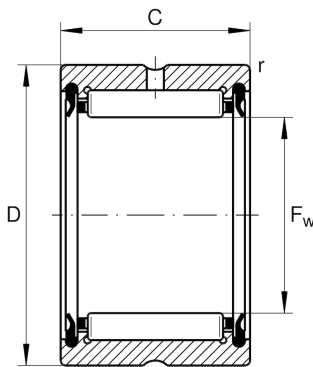

### Temperaturbereich

$T_{min}$	-20 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{max}$	100 °C	Betriebstemperatur max.
	0,001 kg	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	42 mm	Hüllkreis innen
D	55 mm	Außendurchmesser
B	20 mm	Breite
$C_r$	29.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	39.500 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	7.400 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	6.400 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G Grease}$	6.400 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung

### Abmessungen

$r_{min}$	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
C	20 mm	Breite des Außenringes