

★ RNA4908-2RSR-XL

Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:
0507748670000

Nadellager RNA49...-2RSR, Maßreihe 49,
beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

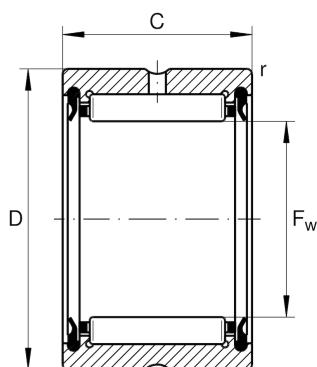

Temperaturbereich

T_{\min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	100 °C	Betriebstemperatur max.
	0,001 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	48 mm	Hüllkreis innen
D	62 mm	Außendurchmesser
B	22 mm	Breite
C_r	41.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	53.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	9.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	5.500 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	5.500 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Abmessungen

r_{\min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
C	22 mm	Breite des Außenringes