

★ RNA4900-RSR-XL

Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:
0507714260000

Nadellager RNA49...-RSR, Maßreihe 49,
einseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

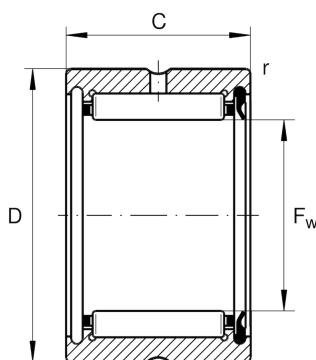

Temperaturbereich

T_{\min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	100 °C	Betriebstemperatur max.
	15,52 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	14 mm	Hüllkreis innen
D	22 mm	Außendurchmesser
C_r	7.700 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	6.900 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	1.390 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	14.800 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	14.800 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
C	13 mm	Breite des Außenringes