

★ RNA4902-RSR-XL


Radial-Rollenlager

Schaeffler Material-Nummer:
0507729530000

★ Vorzugsprodukt

Nadellager RNA49...-RSR, Maßreihe 49,
einseitig Lippendichtung

Technische Informationen

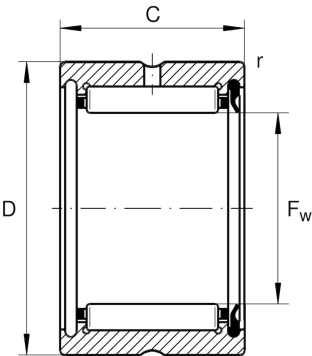

Temperaturbereich

T _{min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T _{max}	100 °C	Betriebstemperatur max.
	21 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F _w	20 mm	Hüllkreis innen
D	28 mm	Außendurchmesser
C _r	9.700 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	10.300 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	2.070 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n _G	12.600 1/min	Grenzdrehzahl
n _{G Grease}	12.600 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung

Abmessungen

r _{min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
C	13 mm	Breite des Außenringes