



★ RNA4904-RSR-XL

Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507731780000

Nadellager RNA49...-RSR, Maßreihe 49,
einseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

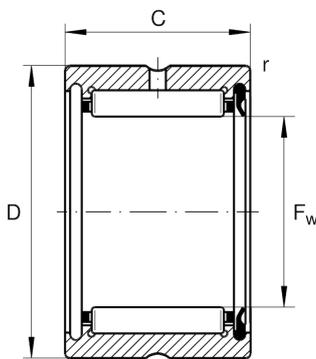

Temperaturbereich

T_{\min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	100 °C	Betriebstemperatur max.
	53,33 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	25 mm	Hüllkreis innen
D	37 mm	Außendurchmesser
C	17 mm	Breite des Außenringes
C_r	19.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	19.900 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	3.800 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	10.100 1/min	Grenzdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------