



## RNA4906-RSR-XL


Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0507729880000

Nadellager RNA49...-RSR, Maßreihe 49,  
einseitig Lippendichtung

X-life

### Technische Informationen

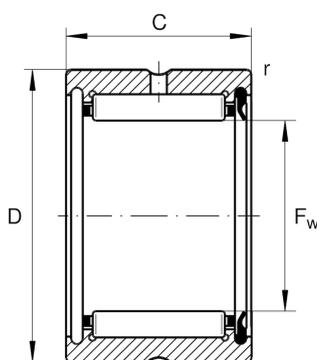

#### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-20 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	100 °C	Betriebstemperatur max.
	80 g	Gewicht

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	35 mm	Hüllkreis innen
D	47 mm	Außendurchmesser
C	17 mm	Breite des Außenringes
$C_r$	23.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	28.500 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	5.500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	7.500 1/min	Grenzdrehzahl

#### Abmessungen

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------