

★ RNA69/32-ZW-XL

Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:
0507435700000

Nadellager RNA69...-ZW-XL, Maßreihe 69,
zweireihig

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

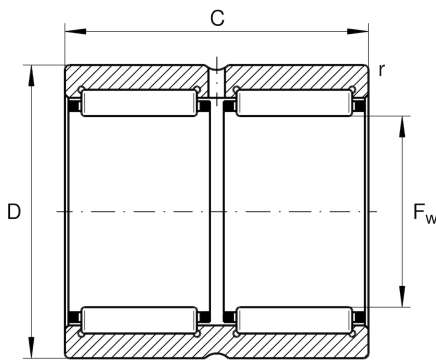

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,002 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	40 mm	Hüllkreis innen
D	52 mm	Außendurchmesser
C_r	53.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	82.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	15.400 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	11.100 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	6.700 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
n_{gr}	6.500 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
C	36 mm	Breite des Außenringes

Zusätzliche Informationen

G40X52X5	Dichtring
SD40X52X5	Dichtring 2