

## ★ RNA6908-ZW-XL

### Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0507435970000

Nadellager RNA69...-ZW-XL, Maßreihe 69,  
zweireihig

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

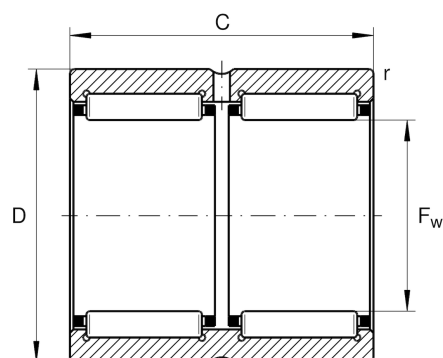

### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,003 kg	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	48 mm	Hüllkreis innen
$D$	62 mm	Außendurchmesser
$C_r$	74.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	116.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	19.800 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	9.200 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	5.500 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{gr}$	5.400 1/min	Bezugsdrehzahl

### Abmessungen

$r_{\min}$	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
$C$	40 mm	Breite des Außenringes