

## ★ RNA6911-ZW-XL

### Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0507436270000

Nadellager RNA69...-ZW-XL, Maßreihe 69,  
zweireihig

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

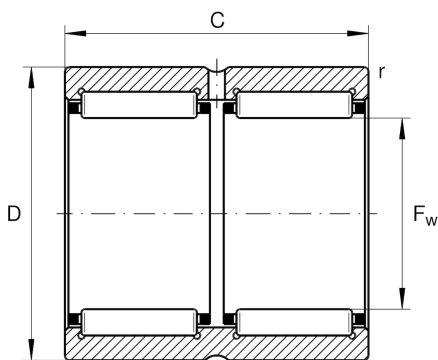

### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,005 kg	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	63 mm	Hüllkreis innen
$D$	80 mm	Außendurchmesser
$C_r$	102.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	176.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	30.500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	7.200 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	4.300 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{gr}$	4.200 1/min	Bezugsdrehzahl

### Abmessungen

$r_{\min}$	1 mm	Minimaler Kantenabstand
$C$	45 mm	Breite des Außenringes