

★ RNA6918-ZW-XL

Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:
0507437910000

Nadellager RNA69...-ZW-XL, Maßreihe 69,
zweireihig

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

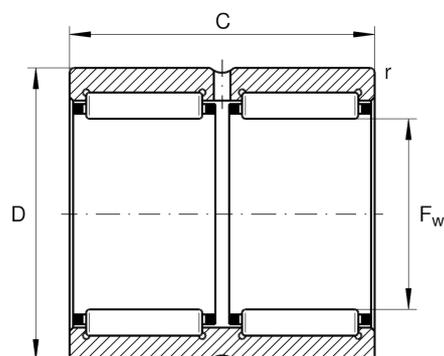

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	1,257 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	105 mm	Hüllkreis innen
D	125 mm	Außendurchmesser
C_r	195.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	425.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	76.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	4.400 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	2.650 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
n_{gr}	2.700 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
C	63 mm	Breite des Außenringes