

## ★ RNA6919-ZW-XL

### Radial-Rollenlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0507438050000

Nadellager RNA69...-ZW-XL, Maßreihe 69,  
zweireihig

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

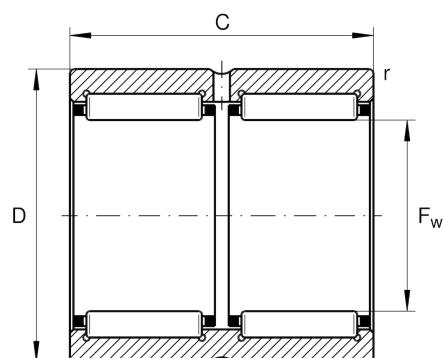

### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	1,311 kg	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	110 mm	Hüllkreis innen
$D$	130 mm	Außendurchmesser
$C_r$	197.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	440.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	77.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	4.200 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	2.500 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{gr}$	2.550 1/min	Bezugsdrehzahl

### Abmessungen

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
$C$	63 mm	Breite des Außenringes