



IMAGE  
COMING SOON



## ★ NKIA5901-XL

### Nadel-Schrägkugellager


Schaeffler Material-Nummer:  
0504211150000

Nadel-Schrägkugellager NKIA, Axialteil  
einseitig wirkend, nach DIN 5 429-2

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

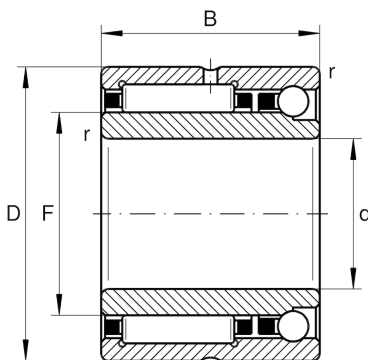

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	12 mm	Bohrungsdurchmesser
D	24 mm	Außendurchmesser
B	16 mm	Breite
$C_r$	8.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	8.300 N	Statische Tragzahl, radial
$C_a$	2.700 N	dynamische Tragzahl, axial
$C_{0a}$	3.450 N	statische Tragzahl, axial
$C_{ur}$	1.660 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$C_{ur}$	1.660 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$C_{ua}$	157 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
$n_G$	23.600 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	21.000 1/min	Bezugsdrehzahl
	32,4 g	Gewicht

### Abmessungen

F	16 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
$r_{min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand