



IMAGE
COMING SOON




★ NKIA5902-XL

Nadel-Schrägkugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0504211230000

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

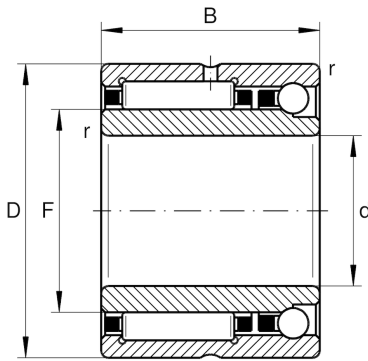

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	15 mm	Bohrungsdurchmesser
D	28 mm	Außendurchmesser
B	18 mm	Breite
C_r	12.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	13.600 N	Statische Tragzahl, radial
C_a	2.900 N	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	4.200 N	statische Tragzahl, axial
C_{ur}	2.470 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_{ur}	2.470 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_{ua}	191 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	21.600 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	17.000 1/min	Bezugsdrehzahl
	48,42 g	Gewicht

Abmessungen

F	20 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
r_{min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand