



IMAGE
COMING SOON




★ NKIA5903-XL

Nadel-Schrägkugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0504211310000

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

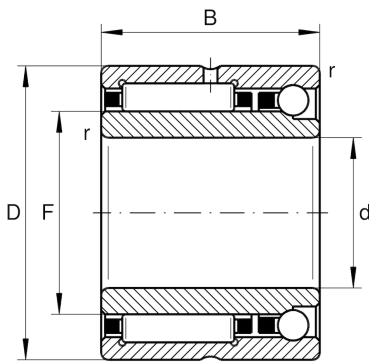

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	17 mm	Bohrungsdurchmesser
D	30 mm	Außendurchmesser
B	18 mm	Breite
C_r	12.400 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	14.600 N	Statische Tragzahl, radial
C_a	3.150 N	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	4.900 N	statische Tragzahl, axial
C_{ur}	2.650 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_{ur}	2.650 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_{ua}	222 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	20.600 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	15.000 1/min	Bezugsdrehzahl
	52,7 g	Gewicht

Abmessungen

F	22 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
r_{min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand