



IMAGE  
COMING SOON



## ★ NKIA5906-XL

### Nadel-Schrägkugellager


Schaeffler Material-Nummer:  
0504211740000

Nadel-Schrägkugellager NKIA, Axialteil  
einseitig wirkend, nach DIN 5 429-2

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

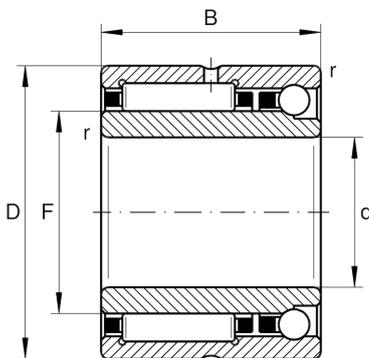

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
D	47 mm	Außendurchmesser
B	23 mm	Breite
$C_r$	28.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	35.500 N	Statische Tragzahl, radial
$C_a$	5.900 N	dynamische Tragzahl, axial
$C_{0a}$	11.200 N	statische Tragzahl, axial
$C_{ur}$	6.600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$C_{ur}$	6.600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$C_{ua}$	510 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
$n_G$	12.700 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	10.000 1/min	Bezugsdrehzahl
	0,001 kg	Gewicht

### Abmessungen

F	35 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
$r_{min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand