



IMAGE
COMING SOON



★ NKIA5907-XL

Nadel-Schrägkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0504211820000

Nadel-Schrägkugellager NKIA, Axialteil
einseitig wirkend, nach DIN 5 429-2

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

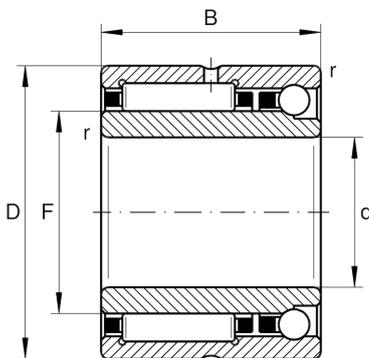

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
D	55 mm	Außendurchmesser
B	27 mm	Breite
C_r	35.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	50.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_a	7.400 N	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	14.900 N	statische Tragzahl, axial
C_{ur}	9.600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_{ur}	9.600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_{ua}	680 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	10.900 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	9.000 1/min	Bezugsdrehzahl
	0,002 kg	Gewicht

Abmessungen

F	42 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
r_{min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand