



IMAGE  
COMING SOON



## ★ NKIA5910-XL

### Nadel-Schrägkugellager


Schaeffler Material-Nummer:  
0504212120000

Nadel-Schrägkugellager NKIA, Axialteil  
einseitig wirkend, nach DIN 5 429-2

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

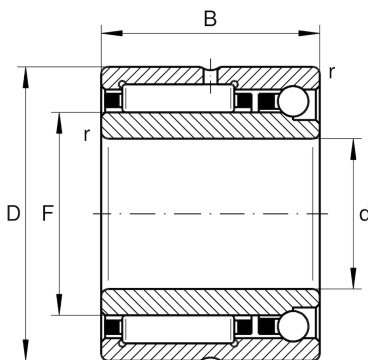

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	50 mm	Bohrungsdurchmesser
D	72 mm	Außendurchmesser
B	30 mm	Breite
$C_r$	53.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	80.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_a$	10.100 N	dynamische Tragzahl, axial
$C_{0a}$	24.300 N	statische Tragzahl, axial
$C_{ur}$	14.100 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$C_{ur}$	14.100 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$C_{ua}$	1.110 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
$n_G$	8.000 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	6.500 1/min	Bezugsdrehzahl
	0,004 kg	Gewicht

### Abmessungen

F	58 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
$r_{min}$	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand