



IMAGE
COMING SOON



★ NKIB59/22-XL

Nadel-Schrägkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
050421280000

Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil
zweiseitig wirkend

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

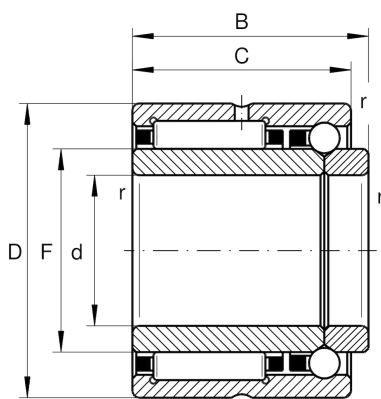

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,001 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	22 mm	Bohrungsdurchmesser
D	39 mm	Außendurchmesser
B	25 mm	Breite
C_r	26.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	29.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_a	5.300 N	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	8.600 N	statische Tragzahl, axial
C_{ur}	5.400 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_{ua}	395 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	16.100 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	12.000 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

F	28 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	23 mm	Breite des Außenringes
r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand