



IMAGE
COMING SOON



★ NKIB5901-XL

Nadel-Schrägkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507828270000

Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil
zweiseitig wirkend

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

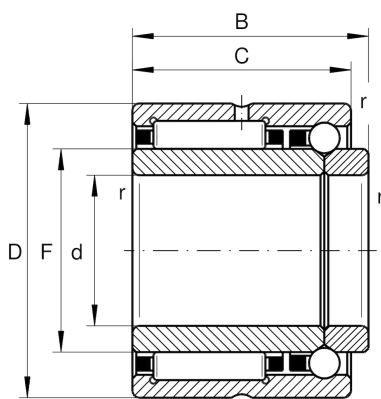

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	33,7 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	12 mm	Bohrungsdurchmesser
D	24 mm	Außendurchmesser
B	17,5 mm	Breite
C_r	8.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	8.300 N	Statische Tragzahl, radial
C_a	2.700 N	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	3.450 N	statische Tragzahl, axial
C_{ur}	1.660 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_{ua}	157 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	23.600 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	21.000 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

F	16 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	16 mm	Breite des Außenringes
r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand