



IMAGE
COMING SOON



★ NKIB5902-XL

Nadel-Schrägkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507828350000

Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil
zweiseitig wirkend

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

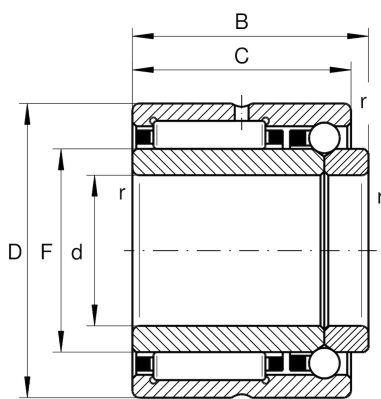

Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	50,89 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	15 mm	Bohrungsdurchmesser
D	28 mm	Außendurchmesser
B	20 mm	Breite
C_r	12.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	13.600 N	Statische Tragzahl, radial
C_a	2.900 N	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	4.200 N	statische Tragzahl, axial
C_{ur}	2.470 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_{ua}	191 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	21.600 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	17.000 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

F	20 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	18 mm	Breite des Außenringes
r_{min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand