



IMAGE
COMING SOON



★ NKIB5904-XL

Nadel-Schrägkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507828510000

Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil
zweiseitig wirkend

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

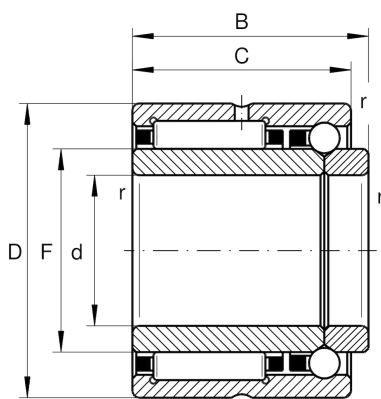

Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,107 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
D	37 mm	Außendurchmesser
B	25 mm	Breite
C_r	23.700 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	25.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_a	4.900 N	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	7.400 N	statische Tragzahl, axial
C_{ur}	4.700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_{ua}	335 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	17.200 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	14.000 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

F	25 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	23 mm	Breite des Außenringes
r_{min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand