



IMAGE
COMING SOON



★ NKIB5905-XL

Nadel-Schrägkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
050782860000

Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil
zweiseitig wirkend

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

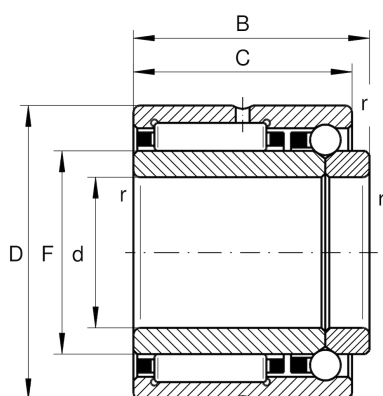

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
D	42 mm	Außendurchmesser
B	25 mm	Breite
C_r	26.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	31.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_a	5.400 N	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	9.300 N	statische Tragzahl, axial
C_{ur}	5.800 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_{ua}	420 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	14.600 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	12.000 1/min	Bezugsdrehzahl
	0,001 kg	Gewicht

Abmessungen

F	30 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	23 mm	Breite des Außenringes
r_{min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand