



IMAGE
COMING SOON



★ NKIB5906-XL

Nadel-Schrägkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507828780000

Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil
zweiseitig wirkend

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

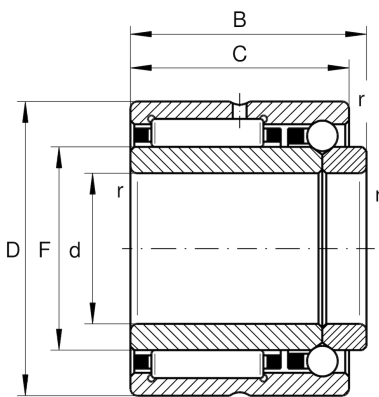

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,001 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
D	47 mm	Außendurchmesser
B	25 mm	Breite
C_r	28.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	35.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_a	5.900 N	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	11.200 N	statische Tragzahl, axial
C_{ur}	6.600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_{ua}	510 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	12.700 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	10.000 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

F	35 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	23 mm	Breite des Außenringes
r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand