



IMAGE
COMING SOON



★ NKIB5907-XL

Nadel-Schrägkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507828860000

Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil
zweiseitig wirkend

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

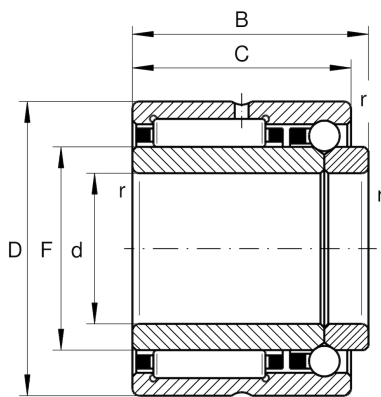

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,002 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
D	55 mm	Außendurchmesser
B	30 mm	Breite
C_r	35.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	50.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_a	7.400 N	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	14.900 N	statische Tragzahl, axial
C_{ur}	9.600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_{ua}	680 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	10.900 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	9.000 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

F	42 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	27 mm	Breite des Außenringes
r_{\min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand