



IMAGE  
COMING SOON



## ★ NKIB5908-XL

Nadel-Schrägkugellager


Schaeffler Material-Nummer:  
0507828940000

Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil  
zweiseitig wirkend

★ Vorzugsprodukt

X-life

### Technische Informationen

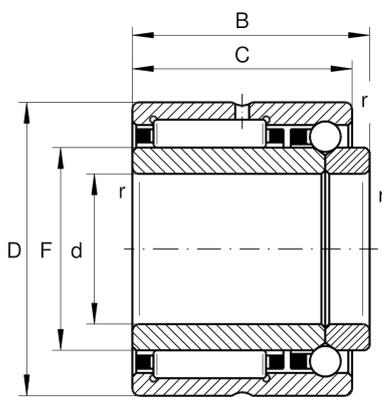

#### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,003 kg	Gewicht

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
D	62 mm	Außendurchmesser
B	34 mm	Breite
$C_r$	48.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	67.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_a$	9.200 N	dynamische Tragzahl, axial
$C_{0a}$	19.400 N	statische Tragzahl, axial
$C_{ur}$	11.700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$C_{ua}$	880 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
$n_G$	9.600 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	7.500 1/min	Bezugsdrehzahl

#### Abmessungen

F	48 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	30 mm	Breite des Außenringes
$r_{\min}$	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand