



IMAGE
COMING SOON



★ NKIB5910-XL

Nadel-Schrägkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507829160000

Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil
zweiseitig wirkend

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

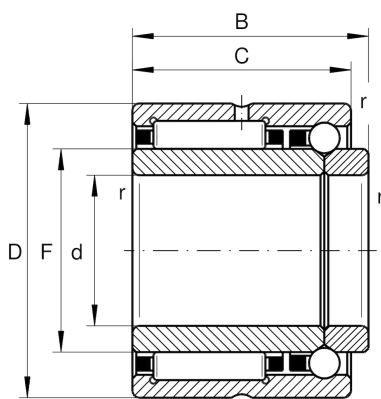

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,004 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	50 mm	Bohrungsdurchmesser
D	72 mm	Außendurchmesser
B	34 mm	Breite
C_r	53.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	80.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_a	10.100 N	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	24.300 N	statische Tragzahl, axial
C_{ur}	14.100 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_{ua}	1.110 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	8.000 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	6.500 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

F	58 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	30 mm	Breite des Außenringes
r_{\min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand