



IMAGE
COMING SOON



★ NKIB5912-XL

Nadel-Schrägkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507829320000

Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil
zweiseitig wirkend

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

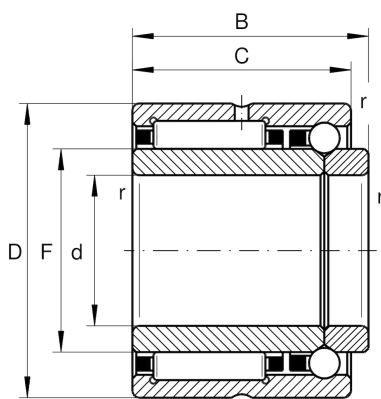

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,602 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	60 mm	Bohrungsdurchmesser
D	85 mm	Außendurchmesser
B	38 mm	Breite
C_r	68.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	108.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_a	12.400 N	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	32.000 N	statische Tragzahl, axial
C_{ur}	19.100 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_{ua}	1.450 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	6.800 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	5.500 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

F	68 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	34 mm	Breite des Außenringes
r_{\min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand