



IMAGE  
COMING SOON



## ★ NKIB5914-XL

### Nadel-Schrägkugellager


Schaeffler Material-Nummer:  
0507829590000

Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil  
zweiseitig wirkend

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

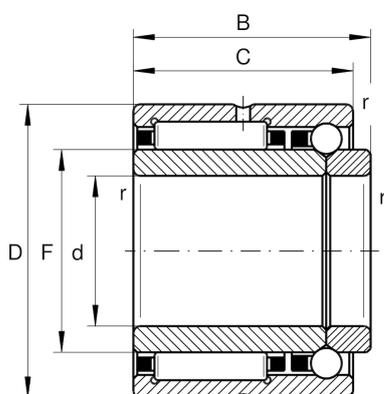

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	70 mm	Bohrungsdurchmesser
D	100 mm	Außendurchmesser
B	45 mm	Breite
$C_r$	95.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	156.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_a$	16.800 N	dynamische Tragzahl, axial
$C_{0a}$	44.500 N	statische Tragzahl, axial
$C_{ur}$	28.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$C_{ua}$	2.020 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
$n_G$	5.800 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	4.900 1/min	Bezugsdrehzahl
	1,019 kg	Gewicht

### Abmessungen

F	80 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	40 mm	Breite des Außenringes
$r_{min}$	1 mm	Minimaler Kantenabstand