

★ 89306-TV



Axial-Zylinderrollenlager

Schaeffler Material-Nummer:
0003617800000

Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig
wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

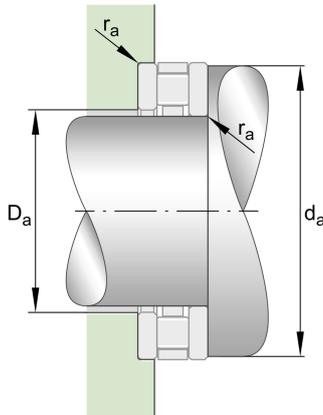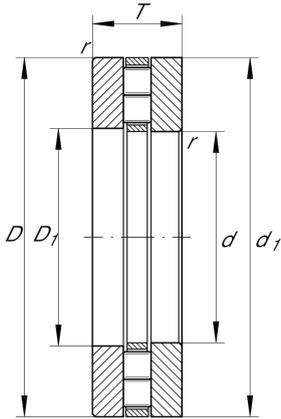

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
D	60 mm	Außendurchmesser
T	18 mm	Höhe
C_a	69.000 N	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	197.000 N	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	19.200 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	6.400 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	2.600 1/min	Bezugsdrehzahl
	0,002 kg	Gewicht

Abmessungen

D_1	32 mm	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d_1	60 mm	Borndurchmesser Wellenscheibe
B	18 mm	Breite
r_{min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
D_{c1}	60 mm	Käfig Bohrungsdurchmesser

Anschlußmaße

d_a	59 mm	Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
D_a	33 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_a	1 mm	Freistichradius

Zusätzliche Informationen

K89306-TV	Axialrollenkranz
GS89306	Gehäusescheibe
WS89306	Wellenscheibe