

★ 89307-TV



Axial-Zylinderrollenlager

Schaeffler Material-Nummer:
0003617710000

Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig
wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

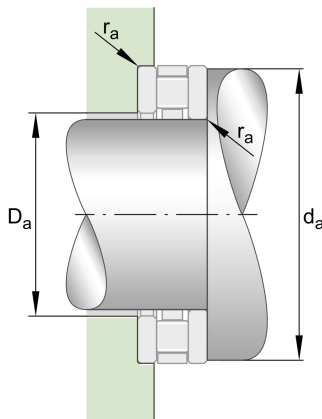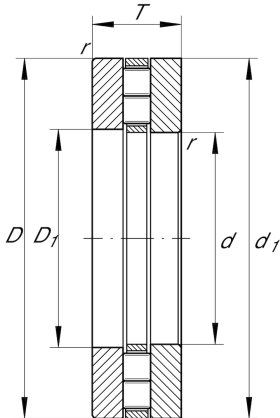

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
D	68 mm	Außendurchmesser
T	20 mm	Höhe
C _a	80.000 N	dynamische Tragzahl, axial
C _{0a}	237.000 N	statische Tragzahl, axial
C _{ua}	23.600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n _G	5.700 1/min	Grenzdrehzahl
n _{gr}	2.420 1/min	Bezugsdrehzahl
	0,003 kg	Gewicht

Abmessungen

D ₁	37 mm	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d ₁	68 mm	Borrdurchmesser Wellenscheibe
B	20 mm	Breite
r _{min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
D _{c1}	35 mm	Käfig Bohrungsdurchmesser

Anschlußmaße

d _a	67 mm	Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
D _a	38 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r _a	1 mm	Freistichradius

Zusätzliche Informationen

K89307-TV	Axialrollenkranz
GS89307	Gehäusescheibe
WS89307	Wellenscheibe