

★ 89309-TV



Axial-Zylinderrollenlager

Schaeffler Material-Nummer:
0015827200000

Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig
wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

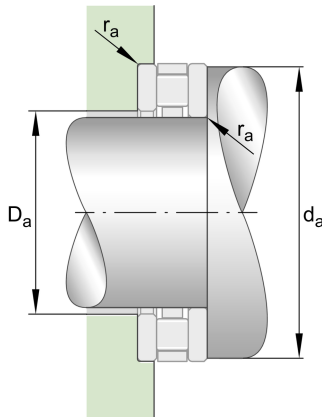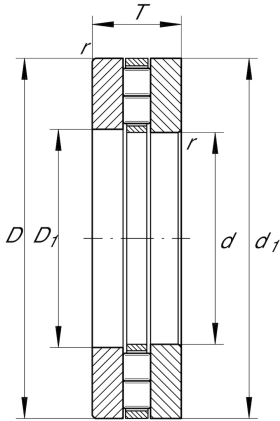

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	45 mm	Bohrungsdurchmesser
D	85 mm	Außendurchmesser
T	24 mm	Höhe
C _a	139.000 N	dynamische Tragzahl, axial
C _{0a}	445.000 N	statische Tragzahl, axial
C _{ua}	45.500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n _G	4.450 1/min	Grenzdrehzahl
n _{gr}	1.620 1/min	Bezugsdrehzahl
	0,613 kg	Gewicht

Abmessungen

D ₁	47 mm	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d ₁	85 mm	Borrdurchmesser Wellenscheibe
B	24 mm	Breite
r _{min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
D _{c1}	45 mm	Käfig Bohrungsdurchmesser

Anschlußmaße

d _a	83 mm	Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
D _a	49 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r _a	1 mm	Freistichradius

Zusätzliche Informationen

K89309-TV	Axialrollenkranz
GS89309	Gehäusescheibe
WS89309	Wellenscheibe