

★ 89310-TV



Axial-Zylinderrollenlager

Schaeffler Material-Nummer:
0015410210000

Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig
wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

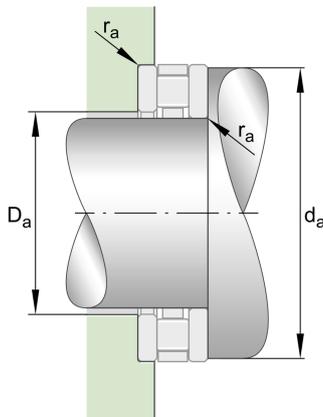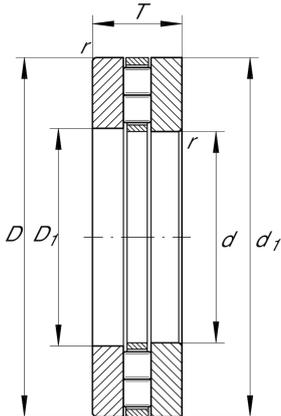

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	50 mm	Bohrungsdurchmesser
D	95 mm	Außendurchmesser
T	27 mm	Höhe
C _a	168.000 N	dynamische Tragzahl, axial
C _{0a}	560.000 N	statische Tragzahl, axial
C _{ua}	59.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n _G	3.950 1/min	Grenzdrehzahl
n _{gr}	1.460 1/min	Bezugsdrehzahl
	0,875 kg	Gewicht

Abmessungen

D ₁	52 mm	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d ₁	95 mm	Borrdurchmesser Wellenscheibe
B	27 mm	Breite
r _{min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
D _{c1}	50 mm	Käfig Bohrungsdurchmesser

Anschlußmaße

d _a	92 mm	Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
D _a	56 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r _a	1,1 mm	Freistichradius

Zusätzliche Informationen

K89310-TV	Axialrollenkranz
GS89310	Gehäusescheibe
WS89310	Wellenscheibe