

★ AXK1024-A/0-10

Axial-Nadelkranz


Schaeffler Material-Nummer:
0000351149065

Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach
DIN 5405-2


★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

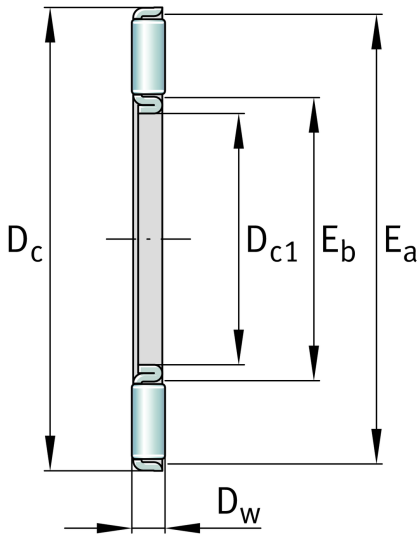

D_{c1}	10 mm	Käfig Bohrungsdurchmesser
D_c	24 mm	Außendurchmesser
D_w	2 mm	Wälzkörperdurchmesser
E_a	23 mm	Laufbahnmaße
E_b	12 mm	Laufbahnmaße
c_a	9.200 N	Dynamische Tragzahl, axial
c_{0a}	25.500 N	Statische Tragzahl, axial
c_{ua}	2.550 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	16.900 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	7.400 1/min	Bezugsdrehzahl
	3,095 g	Gewicht

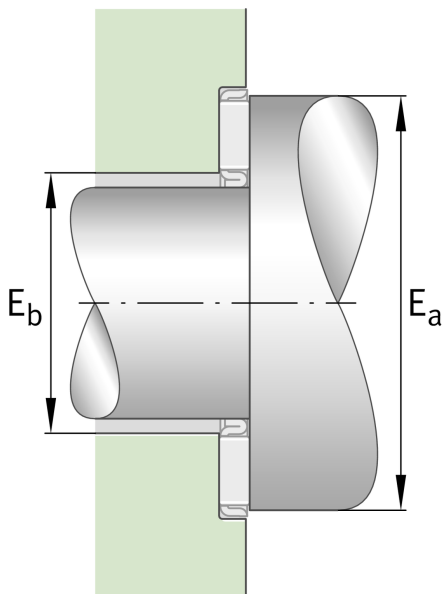

Zusätzliche Informationen

AS1024

Axiallagerscheibe