

★ AXK110145-A/0-10

Axial-Nadelkranz


Schaeffler Material-Nummer:
0000358079065

Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach
DIN 5405-2

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

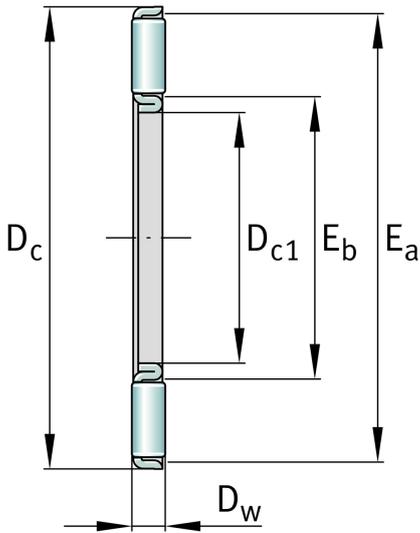

D_{c1}	110 mm	Käfig Bohrungsdurchmesser
D_c	145 mm	Außendurchmesser
D_w	4 mm	Wälzkörperdurchmesser
E_a	143 mm	Laufbahnmaße
E_b	115 mm	Laufbahnmaße
c_a	97.000 N	Dynamische Tragzahl, axial
c_{0a}	620.000 N	Statische Tragzahl, axial
c_{ua}	64.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	2.260 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	890 N	Bezugsdrehzahl
	0,001 kg	Gewicht

Zusätzliche Informationen

AS110145	Axiallagerscheibe
----------	-------------------

